


## Sechskantschraube DIN 961 DIN 961 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M10X1,25X40/S=17

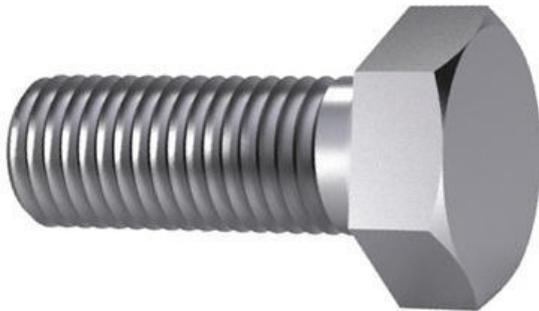

Artikelnummer	01250.100.040
Marke	-
UBB	951351593664
UNSPSC	31161620
EAN	8715492039972
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	40 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

### Standards

ISO	8676
NF	E25-151
DIN	961
NEN	1568

### Technische Spezifikation

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.25
s	17

### Technische Zeichnung

