


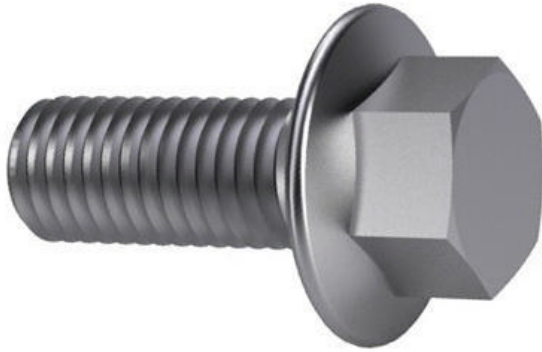

Sechskantschrauben mit Flansch, metrisch DIN 6921 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8 M6X50

Artikelnummer	01256.060.050
Marke	-
UBB	952351232394
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040602
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	50 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Specific features of hexagon bolts with flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by

Standards

EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
DIN	6921

FABORY the flange. Washers
are not necessary.

Technische Spezifikation

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	50
P	1
s	10

Technische Zeichnung

