


## Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 8.8/8 M10X40

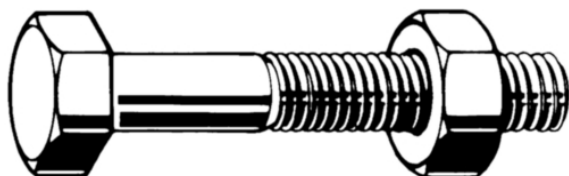

Artikelnummer	01405.100.040
Marke	-
UBB	500645013771
UNSPSC	31161620
EAN	8717077051010
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M10
Länge (L) (mm)	40
Klasse	8.8/8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	ISO metrisch
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	16

### Standards

ISO	4014/4032
EN	15048

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
k	6.4
m (max.)	8.4
P	1.50
s	16

### Technische Zeichnung

