


## Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stahl Feuerverzinkt 8.8/8 M16X300

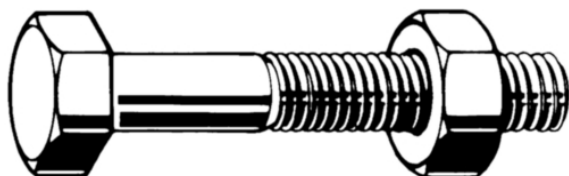

Artikelnummer	01405.160.300
Marke	-
UBB	500613361160
UNSPSC	31161620
EAN	8715494428194
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M16
Länge (L) (mm)	300
Klasse	8.8/8
Antriebsart	Außensechskant
Zusätzliche Information	ISO metrisch
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

EN	15048
ISO	4014/4032

### Technische Spezifikation

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	44
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
k	10
m (max.)	14.8
P	2
s	24

### Technische Zeichnung

