

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M20X110

Artikelnummer	04101.200.110
Marke	-
UBB	500648306859
UNSPSC	31161620
EAN	8717077207578
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	110 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Standards

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische Zeichnung

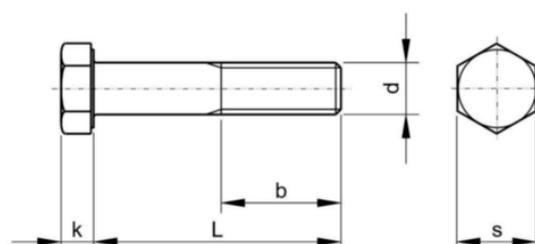

L (mm) 110

P 2.5

s 30