


Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M12X70/ S=19

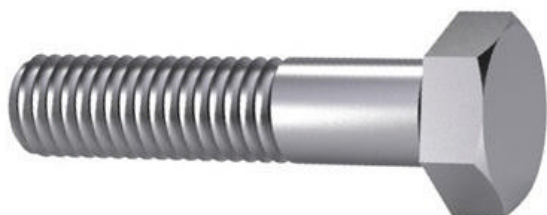

Artikelnummer	04104.120.070
Marke	-
UBB	952351188661
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175464
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	70
Klasse	10.9
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L>200mm	49
b (min.): L≤125mm	30

Technische Zeichnung

k 7.5

P 1.75

S **ur course** 19
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

