

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M16X90

Artikelnummer	04104.160.090
Marke	-
UBB	955351439455
UNSPSC	31161620
EAN	8715494029339
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	90 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische Zeichnung

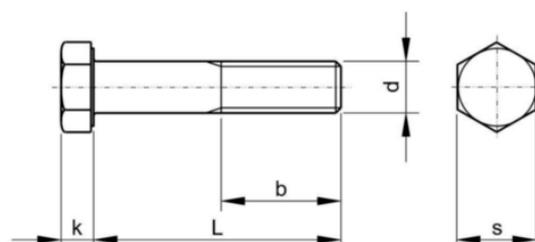

L (mm) 90

P 2

s 24

