

Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M16X110

Artikelnummer	04104.160.110
Marke	-
UBB	500614316775
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454544
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	110 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.


Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische Zeichnung

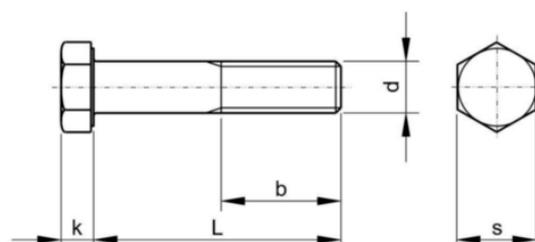

L (mm) 110

P 2

s 24