

## Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10.9 M24X140

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 04104.240.140            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500614318185             |
| UNSPSC        | 31161620                 |
| EAN           | 8715494454681            |
| PKG. von 1    | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| Durchmesser     | M24  |
| Länge           | 140 mm   |
| Klasse          | 10.9   |
| Antriebsart     | Hexagon  |
| Kopfform        | Sechskantkopf  |
| Material        | Stahl  |
| Gewinderichtung | Rechts   |
| Oberfläche      | Elektrolytisch verzinkt<br>gelbpassiviert                                      |
| Gewinde         | Metrisches Gewinde   |
| Info            | Warning:<br>electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |


### Standards

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| NF   | E25-112    |

### Technische Spezifikation

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 60  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 73  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 54  |
| d-D                                | M24 |
| k                                  | 15  |

### Technische Zeichnung

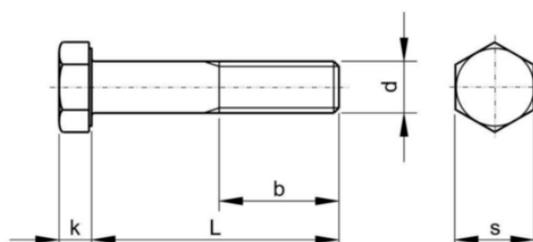

L (mm) 140

P 3

s 36