

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X30

Artikelnummer	04105.060.030
Marke	-
UBB	500505619899
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438865
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	30 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1

Technische Zeichnung

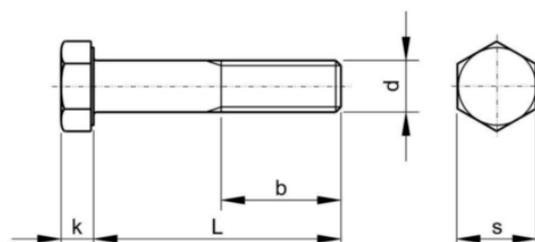

FABORY