

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X60

Artikelnummer	04105.100.060
Marke	-
UBB	500505560960
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439121
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	60 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60

Technische Zeichnung

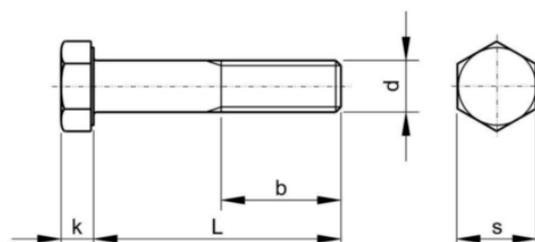

P

1.5

S

FABORY

17