

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X120

Artikelnummer	04105.120.120
Marke	-
UBB	500505562297
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439367
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	120 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120

Technische Zeichnung

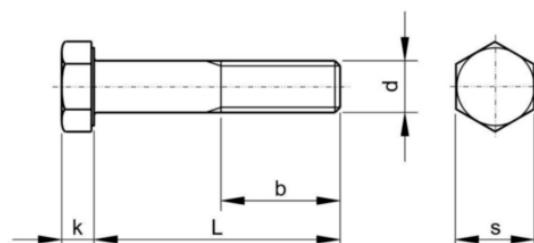

P 1.75

S FABORY 19