

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M14X50

Artikelnummer	04105.140.050
Marke	-
UBB	500505562370
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439381
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	50 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50

Technische Zeichnung

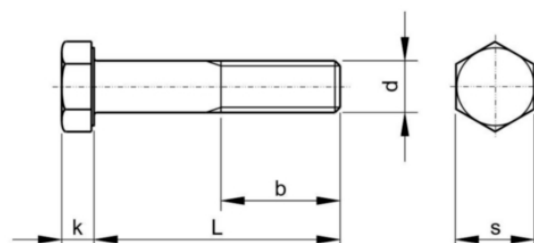

FABORY