

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X160

Artikelnummer	04105.200.160
Marke	-
UBB	500505565183
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440417
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	160 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160

Technische Zeichnung

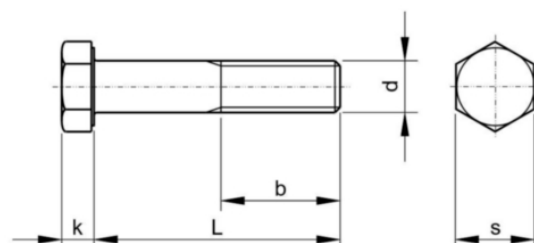

P

2.5

S

30

FABORY