

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X120

Artikelnummer	04105.240.120
Marke	-
UBB	500505565670
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440608
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	120 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	120

Technische Zeichnung

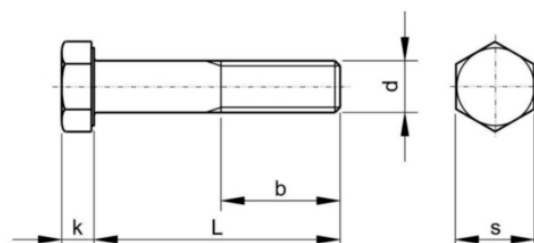

FABORY