

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X180

Artikelnummer	04105.240.180
Marke	-
UBB	500505565910
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440646
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	180 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	180

Technische Zeichnung

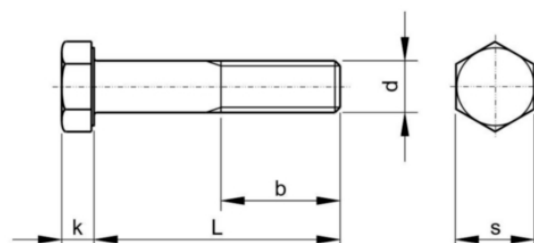

FABORY