


Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 10.9 M10X45

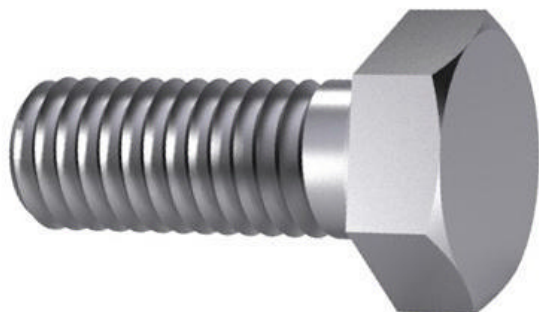

| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 04110.100.045 |
| Marke | - |
| UBB | 953351759980 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492117502 |
| PKG. von 100 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|-------------------|---|
| Durchmesser (d-D) | M10 |
| Länge (L) (mm) | 45 |
| Klasse | 10.9 |
| Antriebsart | Außensechskant |
| Kopfform | Sechskantkopf |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Oberfläche | Blank |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |
| Schlüsselweite | 17 |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

Standards

| | |
|------|------------|
| ISO | 4017 |
| DIN | 933 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-114 |

Technische Spezifikation

| | |
|---|------|
| k | 6.4 |
| P | 1.50 |
| s | 17 |

Technische Zeichnung

