


## Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 10.9 M30X90

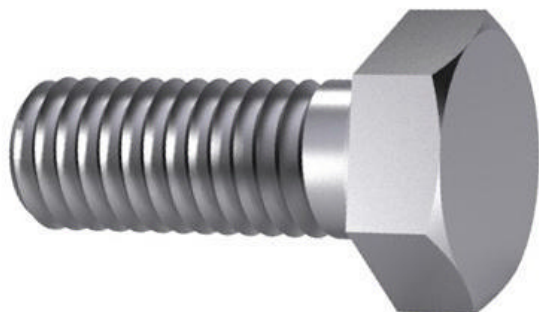

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 04110.300.090               |
| Marke         | -                           |
| UBB           | 950351966748                |
| UNSPSC        | 31161620                    |
| EAN           | 8715492118486               |
| PKG. von 10   | Nur komplette<br>Verpackung |

### Technische Parameter

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Durchmesser (d-D) | M30                |
| Länge (L) (mm)    | 90                 |
| Klasse            | 10.9               |
| Antriebsart       | Außensechskant     |
| Kopfform          | Sechskantkopf      |
| Material          | Stahl              |
| Gewinderichtung   | Rechts             |
| Oberfläche        | Blank              |
| Gewinde           | Metrisches Gewinde |

Info  
 Warning:  
 electroplating of  
 these products may  
 cause hydrogen  
 embrittlement.

### Standards

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4017       |
| NF   | E25-114    |
| DIN  | 933        |

### Technische Spezifikation

|   |      |
|---|------|
| k | 18.7 |
| P | 3.50 |
| s | 46   |

### Technische Zeichnung

