


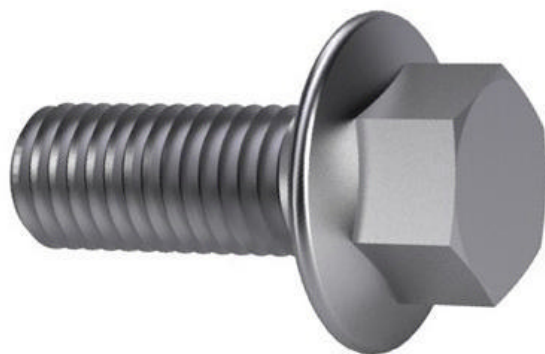

**Sechskantschrauben mit
Flansch, metrisch DIN 6921
Stahl Blank 10.9 M5X10**

Artikelnummer	04132.050.010
Marke	-
UBB	500645028886
UNSPSC	31161620
EAN	8717077052529
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	10 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Specific
features of hexagon
bolts with flange: The
flange enables built
up forces under
the bolt head to be
spread over a larger
area, consequently
resulting in
lower surface
pressure. Large
(oversized) holes
and/or tooling holes
can be covered by

Standards

DIN	6921
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162

FABORY the flange. Washers
are not necessary.

Technische Spezifikation

b (min.)	16
d-D	M5
dc (max.)	11.8
k (max.)	5.4
L (mm)	10
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

