


Sechskantschraube ISO 8676 ISO 8676 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M20X1,50X55

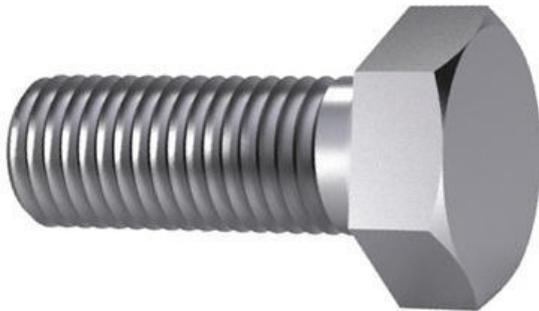

Artikelnummer	04177.200.055
Marke	-
UBB	500648953999
UNSPSC	31161620
EAN	8717077239524
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	55 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches extra feines Gewinde

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568
ISO	8676

Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	55
P	1.5
s	30

Technische Zeichnung

