

**Sechskantschrauben mit
Sechskantmutter DIN
601/555 Stahl Elektrolytisch
verzinkt 4.8 M20X60**

Artikelnummer	08200.200.060
Marke	-
UBB	950351100710
UNSPSC	31161620
EAN	8715492552440
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	60 mm
Klasse	4.6
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info The property class
of the corresponding
nuts is |4| as a
minimum.


Standards

NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555
ISO	≈4016/4033
NEN	102/697

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60

Technische Zeichnung

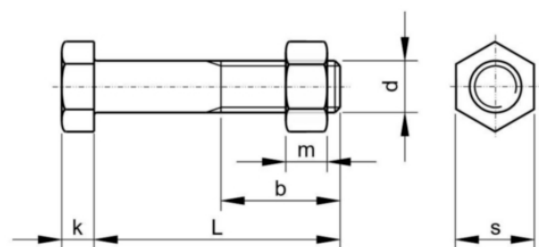

m	16
P	2.5
s	30

FABORY