

Schlossschrauben mit Sechskantmutter DIN 603/555 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X130

Artikelnummer	08250.080.130
Marke	-
UBB	950351604232
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555366
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	130 mm
Klasse	4.6
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Standards

NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	130
m	6.5

Technische Zeichnung

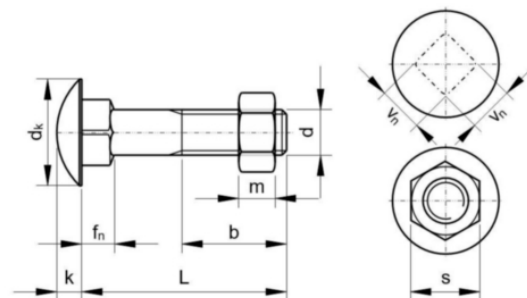

P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58

FABORY