


Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Stahl Feuerverzinkt 5.6/5.2 M12X50

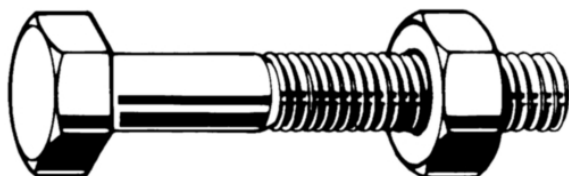

Artikelnummer	08753.120.050
Marke	-
UBB	500650920613
UNSPSC	31161620
EAN	8717077306530
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	50
Klasse	5.6/5.2
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4014/4032
-----	-----------

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technische Zeichnung

