


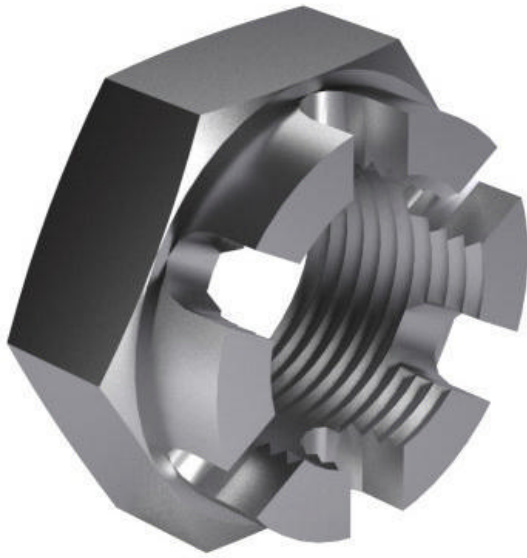

Kronenmutter (alter Typ), Sechskant, flach, MF DIN 937 Stahl Blank 17H M18X1,50

Artikelnummer	12085.180.150
Marke	-
UBB	500650963449
UNSPSC	31162400
EAN	8717077310827
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M18
Klasse	17H
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

DIN	937
-----	-----

Technische Spezifikation

d-D	M18
m	13
n	4.5
P	1.5
s	27
Split pin DIN 94	4

Technische Zeichnung

