


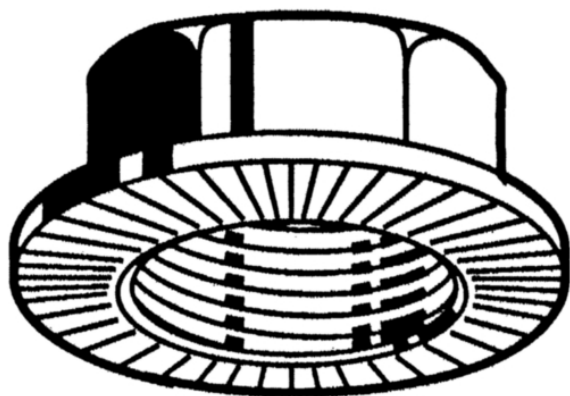

Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10 M5

Artikelnummer	12474.050.001
Marke	-
UBB	500571183465
UNSPSC	31161727
EAN	8715494145343
PKG. von 250	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Klasse	10
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

Technische Spezifikation

d-D	M5
dc	11.2
m	4.3
P	0.8
s	8

Technische Zeichnung

