


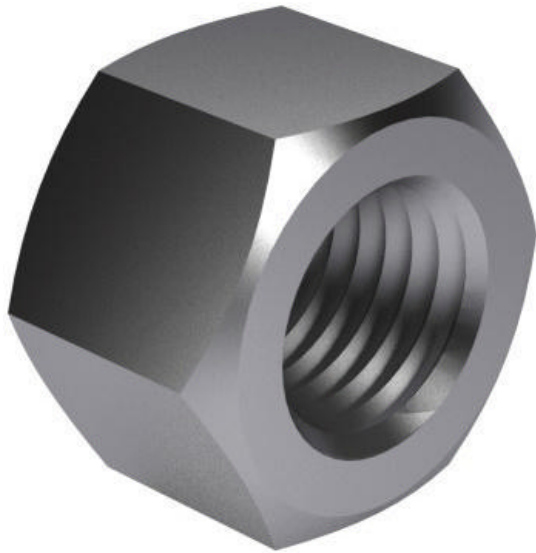

Vollmetallmuttern mit Klemmteil DIN 980v metrisches Feingewinde DIN 980V Stahl Elektrolytisch verzinkt 10 M16X1,50

Artikelnummer	12915.160.150
Marke	-
UBB	500648370459
UNSPSC	31161727
EAN	8717077217461
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Klasse	10
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches feines Gewinde

Standards

NEN	2452
NF	E25-410
ISO	10513
DIN	980-V

Technische Spezifikation

d-D	M16
h (max.)	16
P	1.5
s	24

Technische Zeichnung

