


T-Kopfschraube mit Mutter DIN 261 DIN 261/555 Stahl Blank 4.6 M10X30

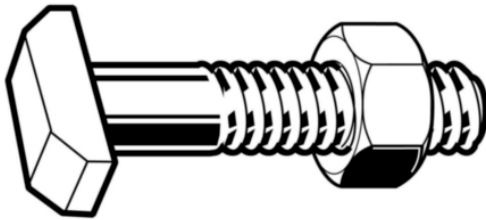

Artikelnummer	16191.100.030
Marke	-
UBB	500650988115
UNSPSC	31162400
EAN	8717077313347
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	30 mm
Klasse	4.6
Kopfform	Hammerkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	261/555
-----	---------

Technische Spezifikation

b	26
d-D	M10
ds (max.)	10.58
k (nom.)	7
L (mm)	30
m1	21
m2	8
n	10
P	1.5
s	17

Technische Zeichnung

