


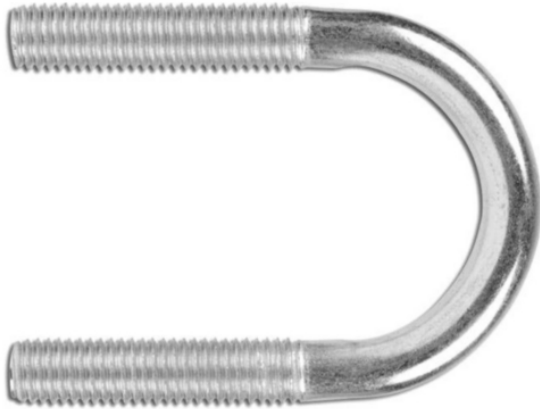

Rundstahlbügel type B, Artikel 40G Stahl Elektrolytisch verzinkt M8X85X57X40

Artikelnummer	17243.080.057
Marke	-
UBB	408373000335
UNSPSC	31161616
EAN	8712547003964
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	85 mm
D (Inch)	1.5inch
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

Technische Spezifikation

b	40
d-D	M8
d	8
D (mm)	48
E	57
Für Leitung ø	1.5
L (mm)	85
L1	77
L2	53
L3	29

Technische Zeichnung

