


Schweißbolzen ISO 13918-PT Stahl Kupferbeschichtet M3X10

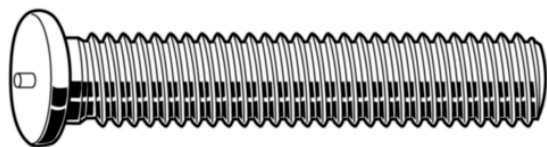

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 50205.030.010            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500654587004             |
| UNSPSC        | 31162400                 |
| EAN           | 8712423020603            |
| PKG. von 1000 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Länge      | 10 mm              |
| Material   | Stahl              |
| Oberfläche | Kupferbeschichtet  |
| Gewinde    | Metrisches Gewinde |

Standards

|     |          |
|-----|----------|
| ISO | 13918-PT |
|-----|----------|

Technische Spezifikation

|        |     |
|--------|-----|
| A      | 0.7 |
| d-D    | M3  |
| d2     | 4.5 |
| d3     | 0.6 |
| k      | 0.7 |
| L (mm) | 10  |
| L1     | 0.5 |

Technische Zeichnung

