


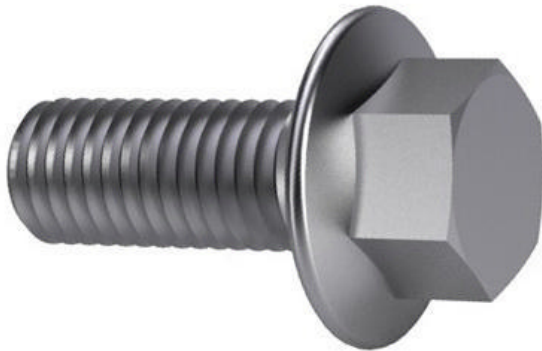

Sechskantschraube mit Flansch, gezahnt, DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M6X25

Artikelnummer	51014.060.025
Marke	-
UBB	500634384803
UNSPSC	31161620
EAN	8715494555548
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	25 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Specific features of hexagon bolts with serrated flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. The serrated flange rim gives excellent self-locking properties. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange. Washers are not necessary.

Standards

ISO	≈4162
DIN	≈6921
EN	≈1665
ASME	≈B18.2.3.4M

Technische Spezifikation

b (min.)	18
d-D	M6
dc (max.)	14.2
k (max.)	6.6
L (mm)	25
P	1
s	10

Technische Zeichnung

