


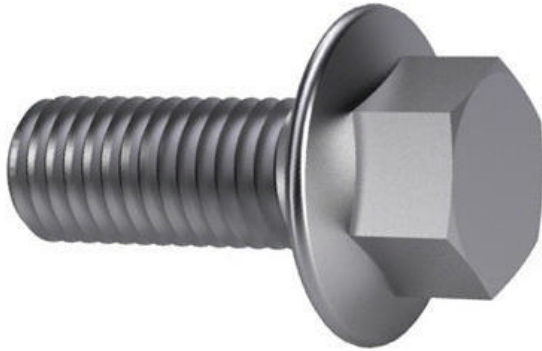

Sechskantschraube mit Flansch, gezahnt, DIN ≈6921 Rostfreistahl A2 70 M8X45

Artikelnummer	51014.080.045
Marke	-
UBB	500634386394
UNSPSC	31161620
EAN	8715494556101
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	45 mm
Klasse	70
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Specific features of hexagon bolts with serrated flange: The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure. The serrated flange rim gives excellent self-locking properties. Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange. Washers are not necessary.

Standards

ASME	≈B18.2.3.4M
ISO	≈4162
EN	≈1665
DIN	≈6921

Technische Spezifikation

d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	45
P	1.25
s	13

Technische Zeichnung

