


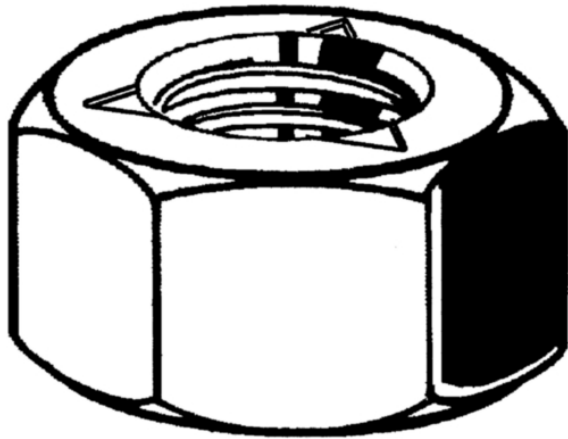

INLOC Vollmetallmuttern mit Klemmteil, hoch Rostfreistahl A2 M3

Artikelnummer	51720.030.001
Marke	-
UBB	950355586591
UNSPSC	31161727
EAN	8715492307323
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Antriebsart	Hexagon
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Stainless steel prevailing torque type hexagon nuts may cause seizing of the mating threads resulting in fracture. It is recommended to use stainless steel prevailing torque type hexagon nuts treated with an agent to reduce this risk or use an anti-seize- or lubricating compound.

Standards

Technische Spezifikation

d-D	M3
h	2.4
P	0.5
s	5.5

Technische Zeichnung

FABORY

