


Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M8X25

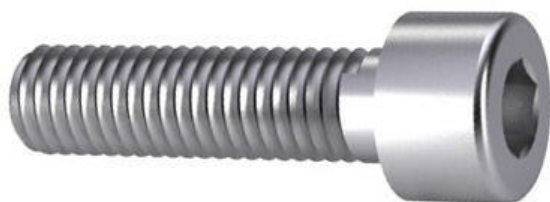

Artikelnummer	53570.080.025
Marke	-
UBB	950351842337
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319463
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M8
Länge (L) (mm)	25
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Technische Spezifikation

b	28
d _k (max.)	13
Full thread if L ≤	35
k (max.)	8
P	1.25
s	6

Technische Zeichnung

