


Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X130

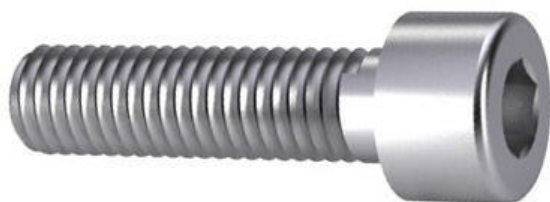

Artikelnummer	53570.120.130
Marke	-
UBB	500571286342
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136525
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	130
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Technische Spezifikation

b	36
d _k (max.)	18
Full thread if L ≤	50
k (max.)	12
P	1.75
s	10

Technische Zeichnung

