


Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M20X60

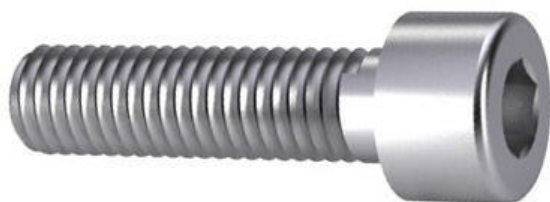

Artikelnummer	53570.200.060
Marke	-
UBB	950351844721
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319791
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M20
Länge (L) (mm)	60
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912

Technische Spezifikation

b	52
d _k (max.)	30
Full thread if L ≤	75
k (max.)	20
P	2.50
s	17

Technische Zeichnung

