


## Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M6X40

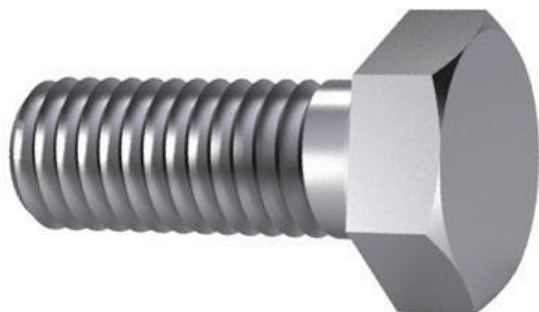

Artikelnummer	55010.060.040
Marke	-
UBB	950351860636
UNSPSC	31161620
EAN	8715492323897
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M6
Länge (L) (mm)	40
Klasse	70
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info  
 Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

### Standards

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

### Technische Spezifikation

### Technische Zeichnung

