


Fischer Nagelhülsen Typ fnh Stahl Elektrolytisch verzinkt FNH 8/110

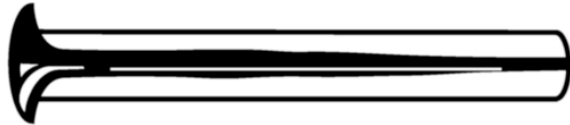

Artikelnummer	63224.080.110
Marke	-
UBB	500676092686
UNSPSC	31162103
EAN	4048962293326
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	8 mm
Länge	110 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Typ Nr.	FNH
Info	Drill depth (min.) for through fixing. Allowable loads in kN are valid for non-structural applications. Allowable load includes the safety factor 4.

Standards

Technische Spezifikation

Concrete $\geq$ C20/25	0.7
D (mm)	8
Drill depth (min.)	120
Drill $\varnothing$	8
Effective anchorage depth (hef)	40
Grip range (max.)	70
L (mm)	110
Type	FNH8/110

Technische Zeichnung

