


Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Innensechskant Typ 302 2 Stahl Case-hardened Elektrolytisch verzinkt M4X8

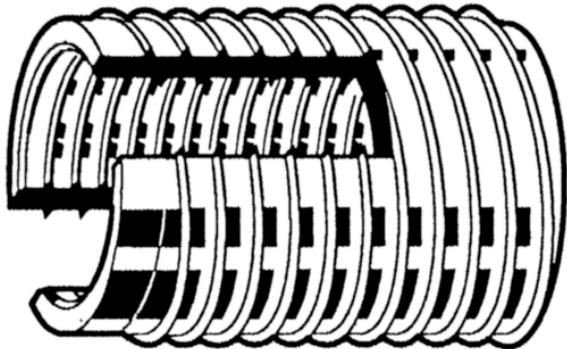

Artikelnummer	71751.040.008
Marke	-
UBB	500694065649
UNSPSC	31162802
EAN	8715492000125
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Länge	8 mm
Material	Stahl
Material technisch	Case-hardened
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Typ Nr.	302 2
Info	Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.

Standards

Technische Spezifikation

d1	M4
d2	6.5
Drill depth (min.)	10
L (mm)	8
P (d1)	0.7
P (d2)	0.75
S (+0,1mm)	3.2

Technische Zeichnung

