


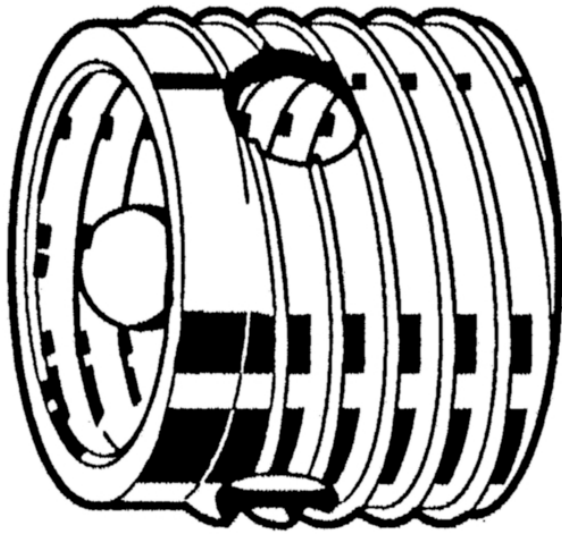

Selbstschneidende Gewindeeinsätze 307-308 Stahl Elektrolytisch verzinkt 307 M12X12

Artikelnummer	71752.120.012
Marke	-
UBB	500693875584
UNSPSC	31162802
EAN	8717077789708
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Länge	12 mm
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde
Typ Nr.	307
Info	Drill depth (min.) = Minimum borehole depth for blind holes.307

Standards

Technische Spezifikation

d1	M12
d2	16
Drill depth (min.)	15
L (mm)	12
P (d1)	1.75
P (d2)	1.75

Technische Zeichnung

