


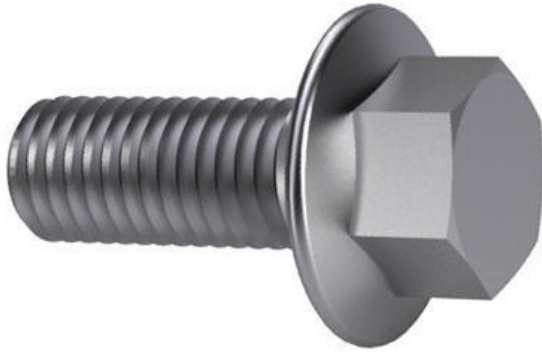

## Sechskantschrauben mit Flansch UNC ASME B18.2.1 Carbonstahl SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 1/4-20X1 Inch

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | U01258.025.0100          |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500625823876             |
| UNSPSC        | 31162400                 |
| EAN           | 8715492886484            |
| PKG. von 50   | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Durchmesser        | 1/4 Inch                |
| Länge              | 1 Inch                  |
| Klasse             | Gr.5                    |
| Antriebsart        | Hexagon                 |
| Kopfform           | Sechskantkopf           |
| Material           | Carbonstahl             |
| Material technisch | SAE J429                |
| Gewinderichtung    | Rechts                  |
| Oberfläche         | Elektrolytisch verzinkt |
| Gewinde            | Unie Gewinde grob       |

### Standards

|      |         |
|------|---------|
| ASME | B18.2.1 |
|------|---------|

### Technische Spezifikation

|                |       |
|----------------|-------|
| B              | 0.56  |
| D              | 1     |
| F              | 0.375 |
| H              | 0.28  |
| LT ( L≤6 Inch) | 0.75  |
| TPI            | 20    |

### Technische Zeichnung

