


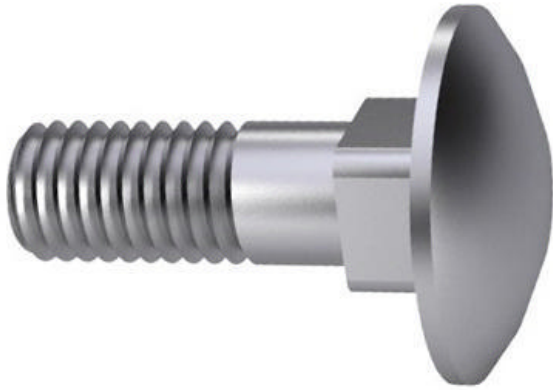

Schlossschrauben UNC ASME B18.5 Stahl SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.2 1/4-20X1.3/4

Artikelnummer	U08305.025.0175
Marke	-
UBB	500623988598
UNSPSC	31161612
EAN	8717077379411
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/4 Inch
Länge	1.3/4 Inch
Klasse	Gr.2
Material	Stahl
Material technisch	SAE J429
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Unie Gewinde grob

Standards

ASME	B18.5
------	-------

Technische Spezifikation

O (max.)	0.26
P (max.)	0.156
A (max.)	0.594
H (max.)	0.145
LT (min.): L6 Inch	1
LT (min.): L≤6 Inch	0.75
Threads per inch	20

Technische Zeichnung

