


Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Derecha Sin revestimiento 8.8 M8X80

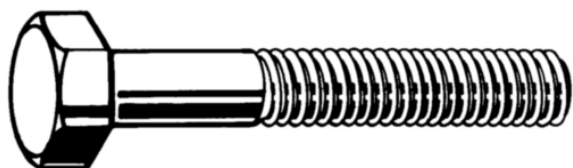

Artículo nr.	01000.080.080
Marca	-
UBB	950351004524
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007452
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L)	80

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

P	1.25
k	5.3
b (min.): 125mm <math>< L \leq 200\text{mm}</math>	28
s	13
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22

Diseño técnico

