


## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Derecha Sin revestimiento 8.8 M10X170/ S=17

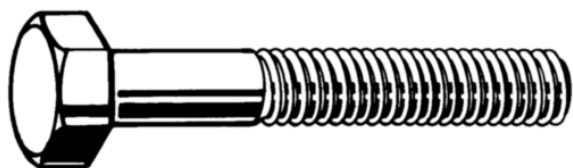

Artículo nr.	01000.100.170
Marca	-
UBB	952351313566
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007834
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	17
Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L)	170

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

### Especificación técnica

s	17
k	6.4
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	32
P	1.50
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45

### Diseño técnico

