


Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 DIN 931 M14X65

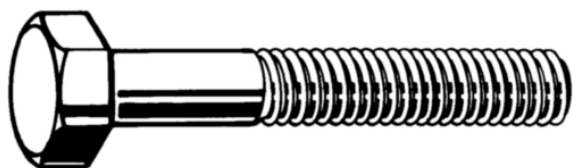

Artículo nr.	01000.140.065
Marca	-
UBB	950351009994
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008275
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Información adicional	DIN 931
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Anchura de la llave	22
Diámetro (d-D)	M14
Anchura (L) (mm)	65

Normas

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
k	8.8
P	2
s	22

Diseño técnico

