


Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 DIN 931 M16X90

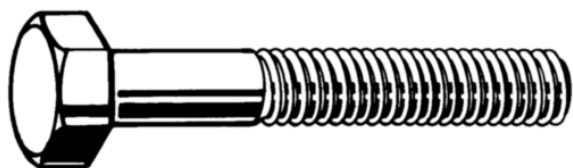

Artículo nr.	01000.160.090
Marca	-
UBB	950351011958
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008572
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Información adicional	DIN 931
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	90

Normas

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): L≤125mm	38
P	2
b (min.): 125mm<L≤200mm	44
k	10
b (min.): L>200mm	57
s	24

Diseño técnico

