


Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 DIN 931 M16X150

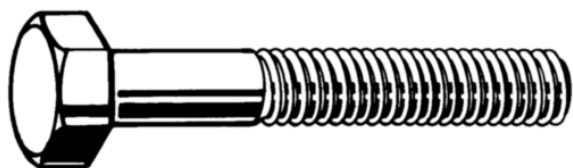

Artículo nr.	01000.160.150
Marca	-
UBB	950351012527
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008633
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Información adicional	DIN 931
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	150

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	44
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
s	24
k	10
P	2
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57

Diseño técnico

