


Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 DIN 931 M18X300

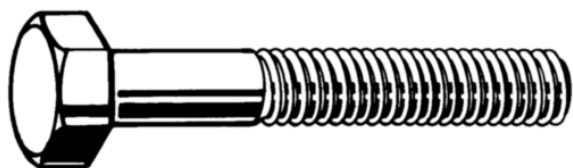

Artículo nr.	01000.180.300
Marca	-
UBB	950351015348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009098
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Información adicional	DIN 931
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M18
Anchura (L) (mm)	300

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	42
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	48
k	11.5
s	27
b (min.): $L > 200\text{mm}$	61
P	2.50

Diseño técnico

