


Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 DIN 931 M30X130

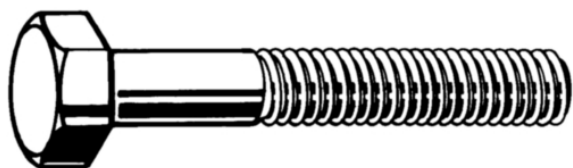

Artículo nr.	01000.300.130
Marca	-
UBB	950351024746
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010490
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Información adicional	DIN 931
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M30
Anchura (L) (mm)	130

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Especificación técnica

P	3.50
k	18.7
b (min.): L>200mm	85
b (min.): 125mm<L≤200mm	72
b (min.): L≤125mm	66
s	46

Diseño técnico

