


Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 DIN 931 M42X220

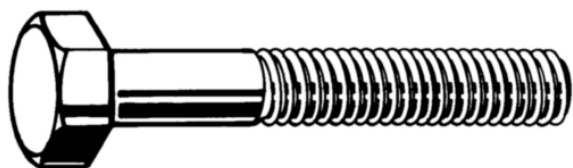

Artículo nr.	01000.420.220
Marca	-
UBB	950351033085
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011695
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Información adicional	DIN 931
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Diámetro (d-D)	M42
Anchura (L) (mm)	220

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

k	26
P	4.50
b (min.): L>200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
b (min.): 125mm<L≤200mm	96
s	65

Diseño técnico

