

Tornillo hexagonal con rosca corta DIN 609 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X200X165,7

Artículo No.	01040.200.200
Marca	-
UBB	500644610775
UNSPSC	31161620
EAN	8717077009967
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	200 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica


Normas

DIN	609
-----	-----

Especificación técnica

b:50mmL≤150mm	30.5
b (min.): L150mm	35.5
b:L≤50mm	28.5
d-D	M20
ds (k6)	21
k	12.5
L (mm)	200
Lg (max.)	165.7
P	2.5

Diseño técnico

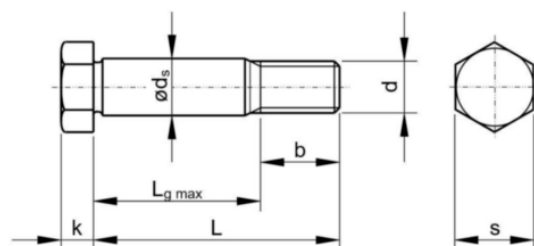

s

30

Tolerancia del
agujero $\varnothing$

H7